



TWINBUS WOHNTLEFON 7630/..



MONTAGE · ANSCHLUSS · INBETRIEBNAHME · BEDIENUNG

Id.Nr. 230965 / Ausgabe 1/2003

Montage

Kabel abmanteln (Länge aus der Wand: mind. 120 mm) und Anschlussklemme gemäß Anschlussplan und Klemmenbezeichnung anschließen (siehe folgende Seite). Schirm mit geeigneter Klemme durchverbinden.

- Mit einem Schraubendreher leicht in die Öffnung unten am Gerät drücken (1) und das Gehäuseoberteil anheben (2).
- Anschlussklemme durch die Öffnung des Gehäuseunterteils führen.

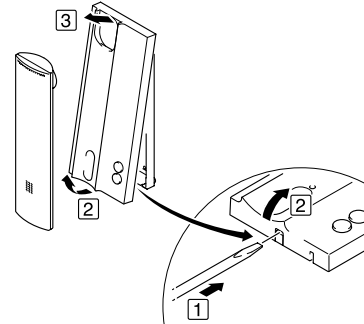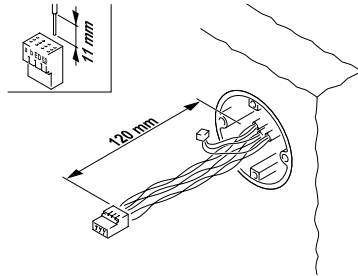


Montage ohne Schalterdose **A**


- Gehäuseunterteil durch die beweglichen Laschen auf die Wand schrauben.

Montage auf Schalterdose **B**


- Gehäuseunterteil durch die entsprechenden Löcher auf die Schalterdose schrauben.
- Anschlussklemme aufstecken.

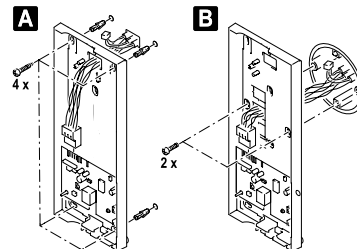

- Schwarzen Stecker der Wendelschnur in die Buchse auf der Leiterplatte aufstecken (1).
- Schnur durch die Zugentlastung führen (2).
- Gehäuseoberteil einhängen (3) und herunterklappen (4).
- Transparenten Stecker der Wendelschnur in den Hörer einrasten (5).

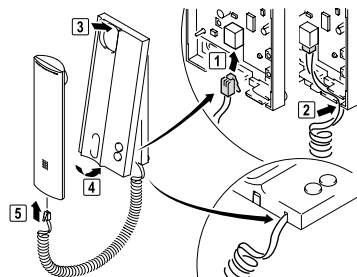

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

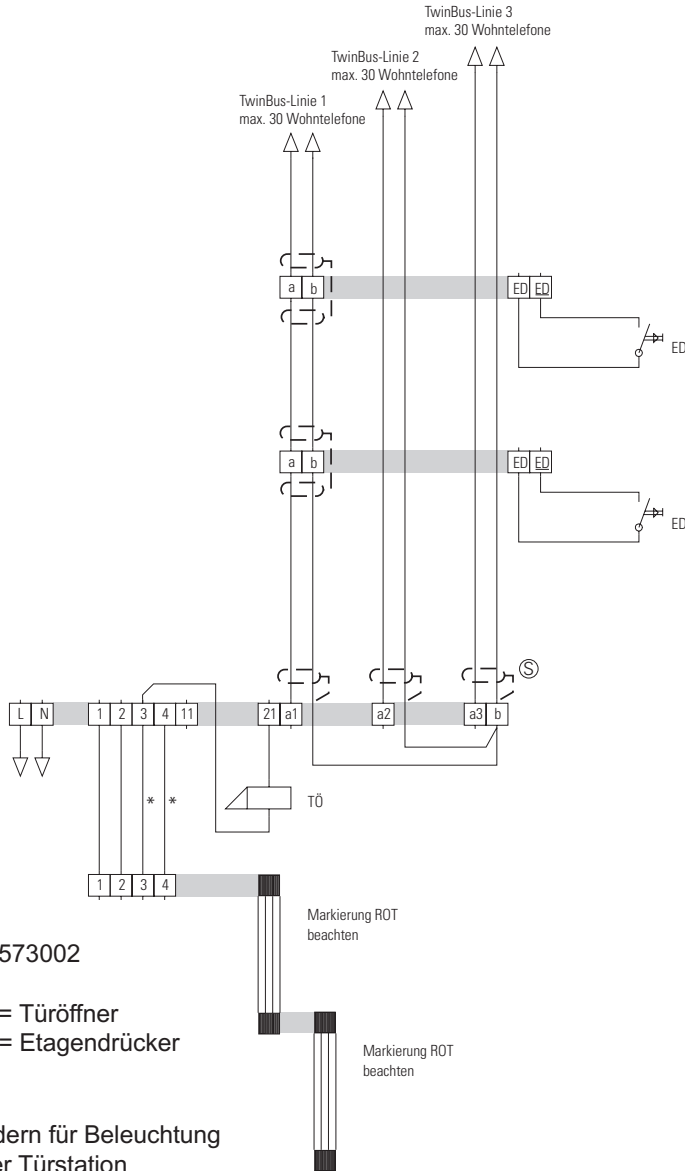

A 4573002

TÖ = Türöffner
ED = Etagendrucker

* Adern für Beleuchtung
der Türstation

Ⓢ Module mit beiliegendem
BUS-Verbinder anschließen

Ⓢ Abschirmung der Fernmeldeleitung durch-
verbinden und am Netzgerät auf Klemme b
klemmen

Anstelle 7630/.. kann alternativ auch
7650/.. mit zusätzlichen Funktionen
eingesetzt werden

Art.-Nr. Gerät

7630/..
7650/..



7630/..
7650/..



7573/..



TÖ bauseits

4760/..



4753/..





4753/..






Inbetriebnahme




Inbetriebnahme mit einer Person

- Hörer abnehmen
- Einstelltaste (1) drücken bis LED der Laut/ Leise-Taste  rot blinkt
- Hörer auflegen und zur Tür gehen
- Innerhalb einer Minute die entsprechende Klingeltaste drücken
- Quittungston ertönt am Wohntelefon, LED der Laut/ Leise-Taste  blinkt nicht mehr
- Quittungston ertönt an der Türstation

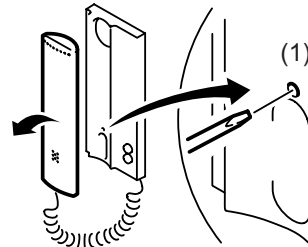Das Telefon ist betriebsbereit.




Inbetriebnahme mit zwei Personen

- Hörer abnehmen
- Einstelltaste (1) drücken bis LED der Laut/ Leise-Taste  rot blinkt
- Bediener an der Türstation auffordern, die zugehörige Klingeltaste nach Auflegen des Hörers zu drücken
- Hörer auflegen, blinkende LED der Laut/ Leise-Taste  zeigt Bereitschaft an
- Klingeltaste an der Türstation drücken
- Quittungston ertönt am Wohntelefon, LED der Laut/ Leise-Taste  blinkt nicht mehr
- Quittungston ertönt an der Türstation

Das Telefon ist betriebsbereit.

Einstellungen löschen

- Hörer abheben
- Einstelltaste drücken und gedrückt halten
- Zusätzlich innerhalb von 5 Sek. die TÖ-Taste  gedrückt halten, bis ein Quittungston ertönt (kurzer Ton = positiv ; langer Ton = negativ)
- Tasten loslassen
- Hörer auflegen

Bei positivem Quittungston sind alle Einstellungen gelöscht.

ED- Inbetriebnahme, Einstellschutz

(Beschreibung beim Netzgerät 7573/00)

Die Wohntelefone haben zwei zusätzliche Funktionen, die mit dem Netzgerät 7573/00 ausgelöst werden:

1. Die Wohntelefone 7630/.. und 7650/.. enthalten die Einstellmöglichkeit durch Bedienung des Etagedrückers.
2. Die Wohntelefone 7630/.. und 7650/.. können auch gegen unbeabsichtigte Verstellung der Klingeltastenzuordnung geschützt werden.






Bedienung


Tonruf ändern

Der Tonruf der ersten programmierten Klingeltaste (Haupttürruf) kann jederzeit geändert werden.

Allen anderen Klingeltasten z.B. weitere Türen, Tastenadapter etc., die auf das gleiche Wohntelefon eingestellt werden, wird automatisch ein anderer Tonruf zugewiesen.


 

- Bei aufgelegtem Hörer die Laut/ Leise-Taste  drücken und gedrückt halten
- Innerhalb 1 Sek. die TÖ-Taste  kurz betätigen, der eingestellte Tonruf ertönt
- TÖ-Taste  mehrmals betätigen, bis gewünschter Tonruf ertönt
Zuletzt gehörter Tonruf wird automatisch gespeichert.

Optische Rufanzeige



Ein Türruf wird zusätzlich durch eine rote blinkende LED der Laut/ Leise-Taste  angezeigt, auch wenn die Rufabschaltung aktiviert ist.

Rufabschaltung

Sollen Türrufe nicht akustisch signalisiert werden:

- Laut/ Leise-Taste  kurz betätigen
- LED der Laut/ Leise-Taste  leuchtet rot
- Türrufe werden nicht akustisch signalisiert, die Laut/ Leise Taste  blinkt bei Türruf
- Durch erneutes Betätigen der Taste wird Rufabschaltung deaktiviert, zur Kontrolle ertönt der eingestellte Tonruf.

Lautstärke der Türrufsignale ändern (4-stufig)

- Laut/ Leise-Taste  betätigen und gedrückt halten bis gewünschte Lautstärke zu hören ist.
- Laut/ Leise-Taste  loslassen
- Zuletzt gehörte Lautstärke wird gespeichert.

Weitere Systeminformationen: siehe TwinBus Systemhandbuch.

RITTO GmbH & Co. KG
Rodenbacher Straße 15
D-35708 Haiger/Germany
Phone +49 (0) 27 73/8 12-0
Fax +49 (0) 27 73/812-9 99
www.ritto.de / info@ritto.de

FRIEDHELM LOH GROUP

