

Beschreibung • Montage • Inbetriebnahme • Bedienung

05/2015 / Id.-Nr. 400 236 324



Hinweis:

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuchs.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen und nur als Funk-Signalgerät in Verbindung mit TwinBus Türsprechanlagen und Videosystemen verwendet werden

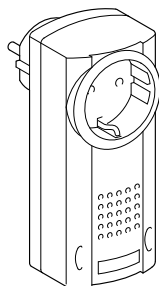
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Gerätebeschreibung

Das Funk-Signalgerät empfängt Funktelegramme eingelernter Funk-Sendeinheiten der TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme. Wenn eine TwinBus Innensprechstelle mit Sendeeinheit angeklingelt wird, ertönt ein Rufton und/oder ein Blitzlicht blinkt.

Lieferumfang

1. Funk-Signalgerät
2. Bedienungsanleitung



01024-0

Technische Daten

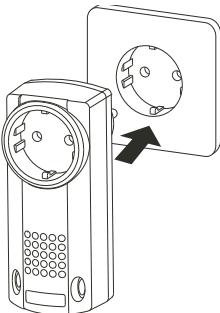
Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Funkkanäle:	1
Reichweite:	im Freien: ca. 100 m, im Gebäude: ca. 30 m

Betriebsspannung:	230 V AC / 50 Hz
Stromaufnahme:	max. 7 mA
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Max. relative Luftfeuchte:	60%
Netzausgang:	Steckdose (nicht schaltbar)
Max. Kontaktbelastung:	10 A / 230 V AC
Maße (HxBxT) in mm:	122 x 50 x 38,3 (Gehäuse)
Gewicht:	ca. 190 g

Montagevoraussetzungen

Das Gerät kann in eine beliebige Steckdose gesteckt werden.

Montage



- Entnehmen Sie das TwinBus Gerät und die mitgelieferten Bauteile der Verpackung.
- Stecken Sie das Funk-Signalgerät in eine beliebige Steckdose.
- Übertragen Sie die Funkcodes der Sendeeinheiten der TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme auf das Funk-Signalgerät.
- Achten Sie bei der Wahl der Steckdose auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Sendeeinheit und Funk-Signalgerät. Mauerwerk und andere dämpfende Materialien verringern die Reichweite der Funkübertragung.
- Vermeiden Sie die Benutzung in der Nähe großer Metallflächen und in der Nähe des Bodens. Sollte die Benutzung in Nähe von Metallflächen nicht zu vermeiden sein, halten Sie einen Mindestabstand von 0,1 m ein.

 
 


 
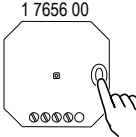
 

 
 



Hinweis:

Sie können den Netzausgang des Funk-Signalgerätes als Steckdose für beliebige elektrische Geräte (230 V AC / 50 Hz, bis 10 A) nutzen.

Inbetriebnahme

Sendercodes einlernen

Tätigkeit	Ergebnis
 <p>Tasten 5 s gedrückt halten</p>	 <p>Blinken und</p>  <p>akustisches Signal zur Bestätigung</p>
 <p>oder</p>  <p>oder</p> 	 <p>Aufleuchten, Blinken und</p>  <p>akustisches Signal zur Bestätigung</p>
 <p>Taste links kurz drücken</p>	 <p>Erlöschen der LEDs und</p>  <p>akustisches Signal zur Bestätigung</p>

Sendercodes löschen

Tätigkeit	Ergebnis
 <p>Tasten 15 s gedrückt halten, bis</p>	 <p>akustisches Signal zur Bestätigung</p>

 
 
Bedienung



Hinweis:

Nach Annahme des Türgesprächs an der Innensprechstelle wird die Rufsignalisierung nicht abgebrochen. Der Ruf ton wird solange abgespielt, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Ruftonlautstärke ändern / Blitzlicht ein- und ausschalten

Tätigkeit	Ergebnis
 <p data-bbox="101 375 505 400">Taste rechts länger als 1 s gedrückt halten</p>	 <p data-bbox="576 363 1031 413">Ruftonlautstärke ändert sich Blitzlicht schaltet an und ab</p>


 

 
 
 


Hinweis:

Wenn das Gerät lautlos geschaltet ist, leuchtet die rechte Taste. Eingehende Rufe werden nur noch optisch signalisiert.

Wurde eine Rufonwiederholung von weniger als 30 Sekunden eingestellt, blinkt das Blitzlicht ca. 30 Sekunden. Bei einer Rufonwiederholung von mehr als 30 Sekunden, blinkt das Blitzlicht ca. 60 Sekunden.

Ist das Blitzlicht ebenfalls ausgeschaltet, blinkt nur die rechte Taste für ca. 30 Sekunden.

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 <p data-bbox="101 863 229 888">A B C D E</p> <p data-bbox="101 898 344 924">Ruftonmelodie auswählen</p>	 <p data-bbox="418 898 701 924">Taste links mehrmals drücken</p>	<p data-bbox="736 898 889 924">Rufon wechselt</p>
 <p data-bbox="101 1070 386 1096">Rufonwiederholung einstellen</p>	 <p data-bbox="418 1058 714 1107">Taste links für 1 - 60 s gedrückt halten</p>	<p data-bbox="736 1070 960 1096">Ruftonlänge ändert sich</p>
 <p data-bbox="101 1240 400 1289">Ruftonlautstärke einstellen/Blitzlicht ein- und ausschalten</p>	 <p data-bbox="418 1240 703 1289">Taste rechts länger als 1 s gedrückt halten</p>	<p data-bbox="736 1240 1012 1289">neue Rufonlautstärke ertönt/Blitzlicht schaltet an und ab</p>

05/15 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2015 by Schneider Electric