




Ponto de fixação superior para o encaixe de uma cabeça de parafuso diâmetro 5 mm

Ponto de fixação inferior, furo passante, diâmetro 7 mm. Para parafuso diâmetro 6 mm

Vista traseira da base do ION 8650 de fixação em placa de montagem

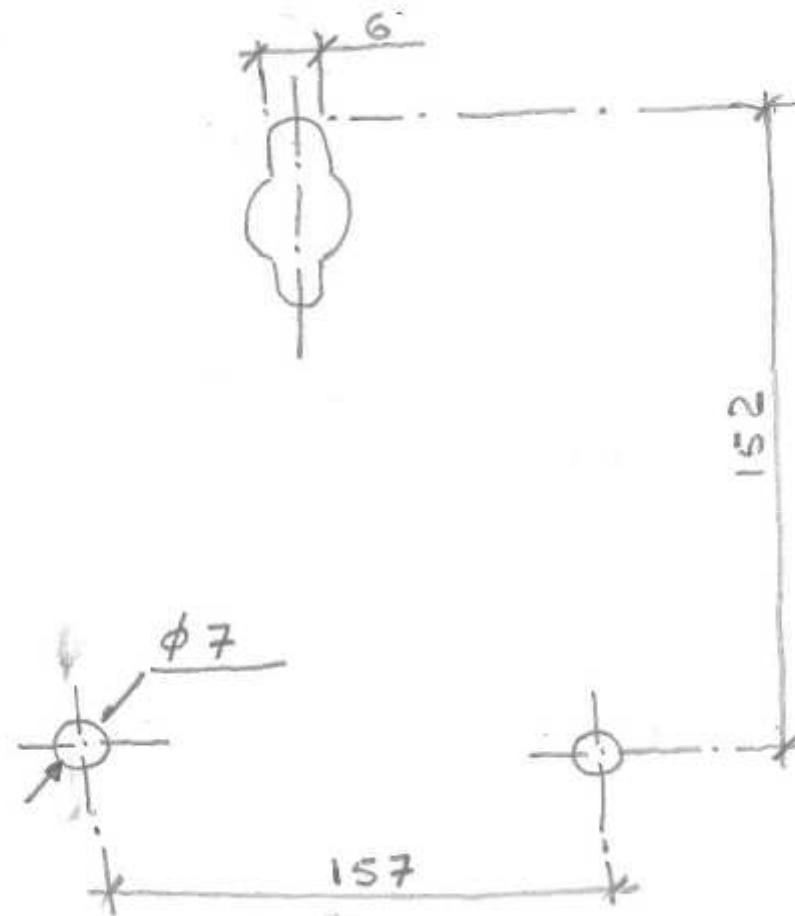

Vista traseira da base do ION 8650 de fixação em placa de montagem

Medidas em mm