


Wyłączniki silnikowe GZ1-M

Symbole katalogowe

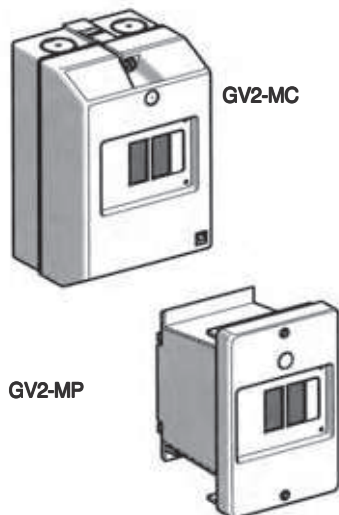

Obudowy dla wyłączników magneto-termicznych GZ1-M

Zastosowanie	Typ	Stopień ochrony obudowy	Symbol katalogowy	Masa kg
Dla wyłączników silnikowych z elementami dodatkowymi lub bez (po jednym elemencie dodatkowym z lewej i prawej strony GV2-MC01/02 oraz GV2-MP01/02)	Wystająca, podwójnie izolowana, z przewodem ochronnym i pokrywą do zaplombowania	IP 41	GV2-MC01	0,290
		IP 55	GV2-MC02	0,300
	Wpuszczana z przewodem ochronnym	IP 41 (przednia ścianka)	GV2-MP01	0,115
		IP 55 (przednia ścianka)	GV2-MP02	0,130

Elementy dodatkowe dla wszystkich obudów (zamawiane oddzielnie)

Opis		Sprzedawane w ilościach	Symbol katalogowy	Masa kg	
Urządzenie do blokowania kłódką (1) do napędu wyłącznika GZ1-M (Blokowanie jest możliwe tylko w pozycji „O”)		1	GV2-V01	0,075	
Przycisk bezpieczeństwa (1) Ø 40 mm, czerwony	Ze sprężyną zwrotną	1	GV2-K011	0,052	
	Blokowany	Zwalniany kluczykiem	1	GV2-K021	0,095
		Zwalniany przez obrót	1	GV2-K031	0,052
	Zwalniany przez obrót z dodatkową blokadą na kłódkę	1	GV2-K04	0,052	
Przewód neutralny		10	GV2-N01	0,030	
Opis	Napięcie V	Kolor	Sprzedawane w ilościach	Symbol katalogowy	Masa kg
Neonowa lampka sygnalizacyjna	220/240	Zielona	10	GV2-SN23	0,019
		Czerwona	10	GV2-SN24	0,019
		Pomarańcz.	10	GV2-SN25	0,019
		Bezbarwna	10	GV2-SN27	0,019

(1) Dostarczane wraz z zestawem uszczelniającym zapewniającym stopień ochrony IP 55.