

Calidad de Energía

Reactancias: Varplus DR



Las Reactancias desintonizadas Varplus DR han sido diseñadas para proteger a los condensadores ante la contaminación de armónicos presente en las redes eléctricas. El uso de acuerdo a las recomendaciones de fabrica permiten un mejor desempeño del banco de condensadores prolongando su vida útil y maximizando su inversión.

3

Condiciones de funcionamiento

- Uso interior.
- Temperatura de almacenamiento. - 40 ° C, +60 ° C.
- Resistencia ambientes salinos. 250 horas aprox.

Directrices de instalación


- Requiere ventilación forzada.
- Vertical, reactor enrollado para una mejor disipación del calor.
- Como el reactor desintonizado está dotado de protección térmica, debe utilizar un contactor NC para desconectar el paso en caso de sobrecalentamiento.

Características


- Trifasicos, tipo seco, con circuito magnético, impregnado en resina epoxi.
- Refrigeración natural.
- Grado de protección. IP00.
- Norma. IEC 60289, EN 60289.
- Orden de desintonización (de acuerdo a la impedancia), 4,2 (5,7%); 3,8 (7%); 2,7 (14%).
- Tolerancia de la inductancia (L) por fase. 5%.
- Nivel de aislamiento. 1,1 kV.
- Isc térmica soportada. 25 x IRMS, 2 x 0,5 seg.



LVR05250B40T

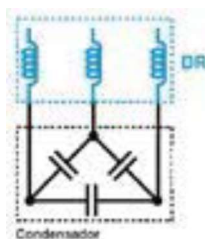

Dimensiones

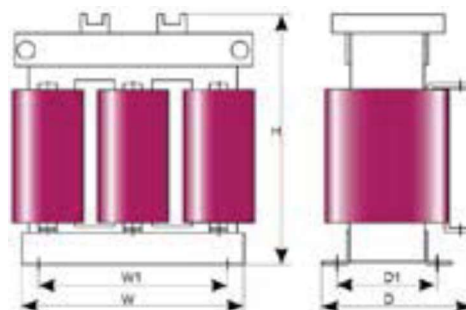

Referencia	Tensión	Factor de desintonización (%)	Potencia (kVar)	Inductancia (mH)	IMP ⁽²⁾ (A)	W (mm)	W1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Cantidad indivisible	Precio S/
LVR05125B22T	220V	5,7 %	12,5	0,67	43	240	200	160	125	220	13	1	consultar
LVR05250B22T	220V	5,7 %	25	0,33	87	240	200	160	125	220	18	1	consultar
LVR05250B40T	400V	5,7 %	25	1	46	240	200	160	125	220	17	1	consultar
LVR05500B40T	400V	5,7 %	50	0,51	92	260	200	200	125	270	22	1	consultar
LVR07250B40T	400V	7%	25	2,8	39	240	200	160	125	220	18	1	consultar
LVR07500B40T	400V	7%	50	1,4	77	260	200	200	125	270	33	1	consultar
LVR14250B40T	400V	14%	25	2,8	39	240	200	160	125	220	18	1	consultar
LVR14500B40T	400V	14%	50	1,4	77	260	200	200	125	270	33	1	consultar
LVR05125B48T	480V	5,7 %	12,5	2,9	19,2	240	200	160	125	220	13	1	consultar
LVR05250B48T	480V	5,7 %	25	1,5	38	240	200	160	125	220	18	1	consultar
LVR05500B48T	480V	5,7 %	50	0,74	77	260	200	200	125	270	25	1	consultar
LVR05X00B48T	480V	5,7 %	100	0,37	154	350	200	220	125	350	40	1	consultar

Para consultas de otras configuraciones y cotizaciones dirigirse al servicio de atención al cliente o a los distribuidores / especializados. (Ver el capítulo Z)

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Valido a partir del 1 de Enero.