



TeSys K

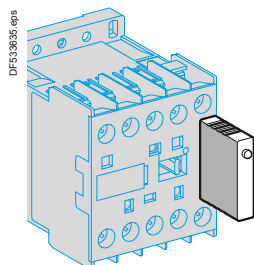

LA4 K●●●

Modules d'antiparasitage avec DEL de visualisation incorporée

Montage et raccordement	Type	Pour tensions	Vente par quantité indivisible	Référence unitaire
Encliquetables sur face avant du contacteur avec détrompeur de positionnement. Raccordement sans outil.	Varistor ⁽¹⁾	~ et --- 12...24 V	5	LA4KE1B
		~ et --- 32...48 V	5	LA4KE1E
		~ et --- 50...129 V	5	LA4KE1FC
		~ et --- 130...250 V	5	LA4KE1UG
Diode + diode Zener ⁽²⁾		--- 12...24 V	5	LA4KC1B
		--- 32...48 V	5	LA4KC1E
RC ⁽³⁾		~ 220...250 V	5	LA4KA1U

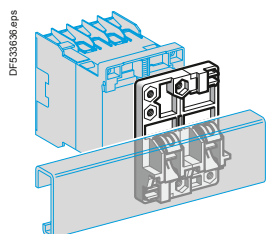

LA9 D973

Accessoires de montage

Désignation	Utilisation		Vente par quantité indivisible	Référence unitaire
Platines de fixation	Sur 1 profilé L	Par encliquetage	1	LA9D973
	Sur 2 profilés L	Entraxe 110/120 mm	10	DX1AP25

Accessoires de repérage

Désignation	Utilisation		Vente par quantité indivisible	Référence unitaire
Support de repérage	Encliquetable sur la face avant	–	100	LA9D90
Caractères encliquetables	4 maximum par appareil	Brochettes de 10 chiffres identiques 0 à 9	25	AB1R● ⁽⁴⁾
		Brochettes de 10 lettres majuscules identiques A à Z	25	AB1G● ⁽⁴⁾

- ⁽¹⁾ Protection par limitation de la valeur de la tension transitoire à 2 Uc maxi. Réduction maximale des pointes de tension transitoire. Légère temporisation au déclenchement (1,1 à 1,5 fois le temps normal).
- ⁽²⁾ Pas de surtension ni de fréquence oscillatoire. Composant polarisé. Légère temporisation au déclenchement (1,1 à 1,5 fois le temps normal).
- ⁽³⁾ Protection par limitation de la valeur de la tension transitoire à 3 Uc maxi et limitation de la fréquence oscillatoire. Légère temporisation au déclenchement (1,2 à 2 fois le temps normal).
- ⁽⁴⁾ Compléter la référence par le caractère désiré.