



Raccordement

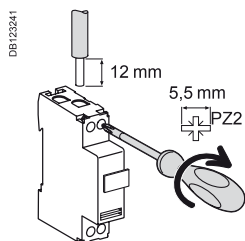

Type	Calibre	Couple de serrage	Câbles en cuivre		Connection à vis pour cosse à œil
			Rigides	Souples ou avec embout	
			DB122945 	DB122946 	DB118789 
STI	Tous	2 N.m	0,75 à 10 mm²	0,33 à 6 mm²	Ø 5 mm

2	Connexion à vis pour cosse à œil	27053
3	Connecteurs isolés (lot de 4)	14885
4	Peigne de raccordement	
	24 pas 1P	14881
	26 pas 1P+N	14880
	24 pas 2P	14882
	24 pas 3P	14883
	24 pas 4P	14884
5	Embout pour peigne de raccordement (lot de 40)	
	Pour 1P, 2P	14886
	Pour 3P, 4P	14887
6	Cache-dent	(lot de 40) 14888

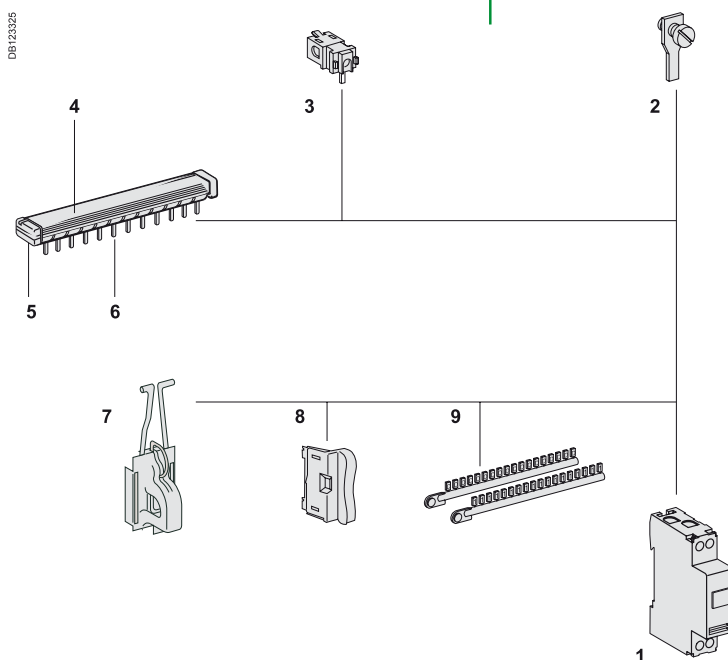

Accessoires de montage

7	Dispositif de cadenassage	15669
8	Voyant de signalisation	Blister 1 pièce 15668
9	Repères encliquetables	Voir module CA907001