


Strömställare

Nedan redovisade fakta gäller för samtliga strömställare i Exxact, den redovisade trappströmställaren är signifikativ för hela sortimentet.

Strömställare

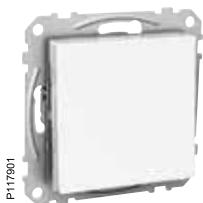

Huvuddata för referensprodukt

E-nummer	18 201 21
Produkttyp	Strömställare
Funktion	Trapp/1-pol (6/1)
Montage	Infällt i c/c 60 mm apparatdosa, utvändigt i utanpåliggande dosa
Färg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Ant./förpackning	5 st

Tekniska data

Märkström	16 A [AX] (koppling 3; 400 V10 A)
Märkspänning	250 V~
Anslutningar	Snabbanslutning
Överkopplingsklämmor	2 st
Tvårsnittarea för kabel	1 × 1,5 mm ² till 2 × 2,5 mm ² EK- och FK-ledare
Lampa	Kan förses med röd LED indikeringslampa (0,5mA)
Material	Termoplast – ABS
Längd	71 mm
Bredd	71 mm
Höjd	18 mm
Inbyggnadsdjup	15 mm (passar 21 mm utanpåliggande dosa)
Användningstemperatur	-15 till +50° C
Motorlast	Max 25% av angiven märkström

Standarder och klassning

Standarder	EN 60669-1
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	Infällt IP21 (IP20 med synliga delar borttagna) Utanpåliggande IP21 med förhöjningsram då kabeln förs in underifrån. Infällt IP44 med extra tätningssats, utanpåliggande IP44 med IP44-dosa.

Övrigt

Fastsättning	Möjlighet till: Skruvfastsättning av vippan Extra fastsättning av insats med klo-kit
--------------	---

Monteringsanvisning

