



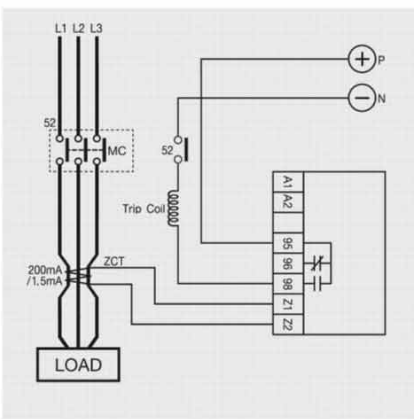

EGR (패널매입형)

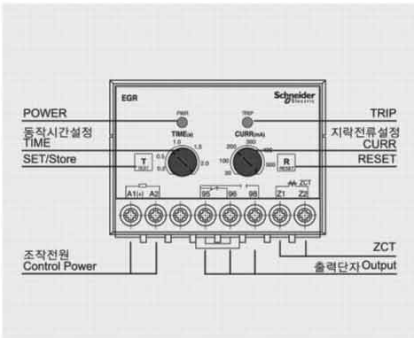

* ZCT 단자에는 접지를 시키지 않고 사용해야 합니다.


- 초소형
- 영상전류 검출방식의 지락보호기능
- 정한시 특성
- 동작상태 확인 (2-LED)
- TEST버튼에 의한 내부회로 점검 기능
- 수동(즉시) / 전기적 복귀 / 자동복귀(0.3sec)
- 무전압 해방 기능: 정상시 출력 Relay가 여자됨

보호기능

보호항목	동작시간
지 락	O-TIME

정격사양

전류설정	Type	설정범위
	05	30 ~ 500mA
	10	100 ~ 1000mA
	20	500 ~ 2500mA
시간설정	동작시간	O-TIME
복 귀	수동즉시 / 전기적복귀(RESET 버튼을 누르거나 L1, L2를 차단)	
	자동복귀 0.3초	
허용오차	전 류	± 10%
	시 간	± 15%
조작전원	AC/DC 85~250V, 50/60Hz	
	AC/DC 24V	
LED 표시	POWER(녹색)	운전표시
	OVER(적색)	동작(트립)표시
보조접점	SPDT	AC250V/3A 저항부하
	상 태	정상시 소자(95-118 Open, 95-119 Close) R Type
사용환경	온 도	운 전 시 -20 ~ 60℃
		저 장 시 -30 ~ 80℃
	습 도	결로가 없는 상태에서 30~85% RH
취 부		35mm Din-Rail / Panel

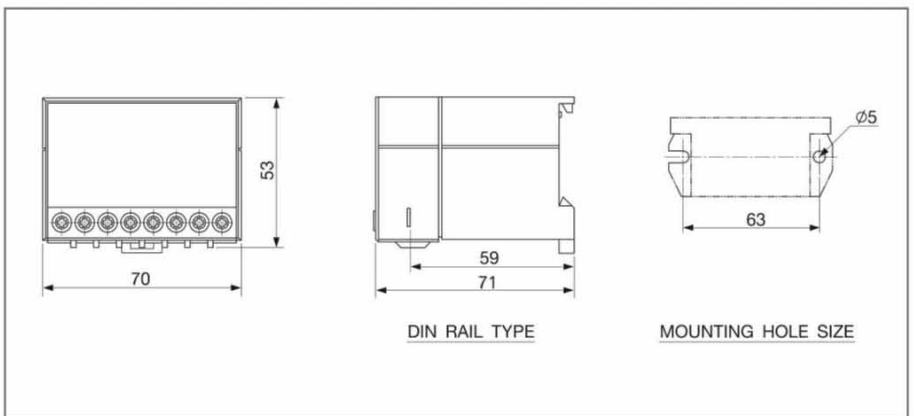

주문방법

Reference		지락전류 범 위[A]	접 점 출 력	조작전원		복 귀
				전 압[V]	주파수[Hz]	
EGR	-05NZ7R	5	N	AC110/220V	50/60	자동
	-05RZ7R	5	R	AC110/220V	50/60	자동
	-05NZ7M	5	N	AC110/220V	50/60	수동
	-05RZ7M	5	R	AC110/220V	50/60	수동
	-10NZ7R	10	N	AC110/220V	50/60	자동
	-10RZ7R	10	R	AC110/220V	50/60	자동
	-10NZ7M	10	N	AC110/220V	50/60	수동
	-10RZ7M	10	R	AC110/220V	50/60	수동
	-20NZ7R	20	N	AC110/220V	50/60	자동
	-20RZ7R	20	R	AC110/220V	50/60	자동
	-20NZ7M	20	N	AC110/220V	50/60	수동
	-20RZ7M	20	R	AC110/220V	50/60	수동

● Accessory

Accessory4		
모 델	Reference	관통구경(mm)
ZCT	ZCT-035	35
	ZCT-080	80
	ZCT-120	120

주문예시

예) EGR를 주문할 경우

E G R - 0 5 R B M

①	전류범위	05	30~500mA
②	출력접점상태	R	Normal De-energized
③	조작전원 / 주파수	B	AC/DC24V 겸용
④	복귀	M	Manual
		R	Auto(0.3sec)

예) ZCT를 주문할 경우

Z C T - 0 3 5

①	관통구경	035	35mm
		080	80mm
		120	120mm