


Karta danych technicznych produktu

Parametry

LA4DE1G

TeSys D - suppressor module - varistor - 50...127 V AC/DC

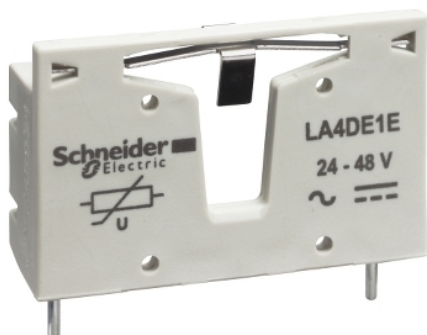

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA4D
Typ produktu lub komponentu	Moduł tłumiący
Zgodność produktu	3P LC1D80...D115

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Przez wkręty
Technologia tłumiąca	Warystor (ograniczenie pików)
Napięcie sterujące [Uc]	50...127 V AC 50/60 Hz
Maksymalne napięcie szczytowe	2 Uc

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	15 g
Wysokość dla opakowania 1	2,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,1 cm
Długość dla opakowania 1	5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	78
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,385 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------