

ランプ切れ解消、メンテナンスフリーの高輝度LED使用 SEMI-STANDARD SIZE LED SIGN TOWER



積層式表示灯 (LEDタイプ)

LT / 点灯式 LED light up model
LTW / 点灯・点滅式 LED flicker model



主な特長

- 高輝度LEDの採用で振動、摩耗、消耗によるランプ切れの心配がありません。
 - 独自のLED配列によりあらゆる方向よりの視認性に優れています。
 - 各段数はコネクタ方式になっており色替えが簡単にできます。
 - 内蔵ボリュームにより点滅回数の調節ができます。(LTW型)
 - 優先回路付きで、同一層に点灯・点滅の両信号が入力された場合は点灯が優先されます。(LTW型)
 - オープンコレクタ接続が可能です。
 - 屋内専用型。(IP20)
- 18 pieces of super bright LED chips applied to each strata.
 - Each strata block is connected by specially designed socket to provide easy changing of color.
 - Dry contact and open collector applicable.
 - Model LTW is equipped with blinking speed adjustment volume.
 - Model LTW has priority mode, flicking takes priority over light up mode when signal received simultaneously.
 - Optional parts provide easy mounting.

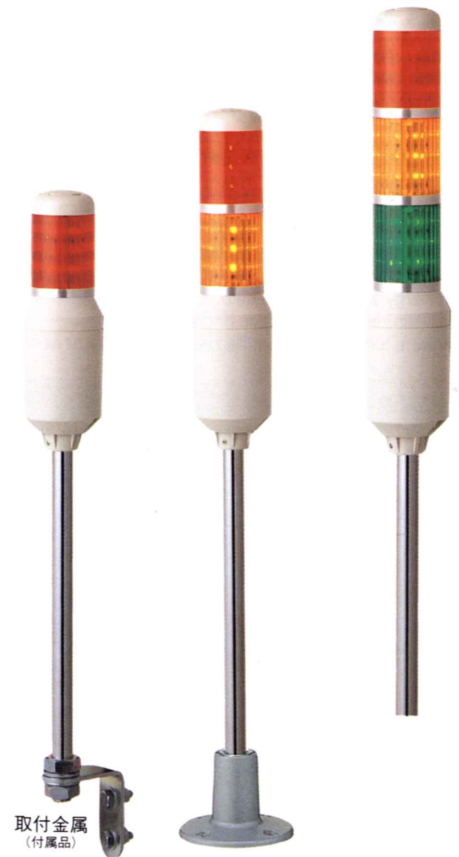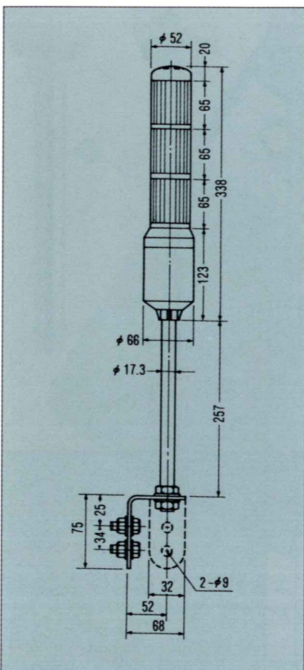

取付金属 (付属品)

取付台 (オプション)
型式SB-102 価格¥2,100

段数	型式 Model No	電圧 Voltage	消費電流 Current consumption	使用LED chips	点滅数 Flash/min	材質・色調 Material/Color	重量 Net wt	価格	
								LT	LTW
1	LT(LTW)-24-1	AC/DC24V	0.16/0.09A	18個	約130回/分 (LTW)	ボディ及び上部カバー ABS樹脂 (ホワイトグレー) グローブメタアクリル支柱 SGP (クロムメッキ) L金具 SPC (ユニクロメッキ)	約0.7kg	¥11,500	¥14,900
	LT(LTW)-100-1	AC 100V	0.04A				約0.8kg	¥12,800	¥16,200
	LT(LTW)-200-1	AC 200V	0.02A				約0.8kg	¥14,600	¥19,200
2	LT(LTW)-24-2	AC/DC24V	0.29/0.17A	36個	調節範囲 (40~180回)	ボディ及び上部カバー ABS樹脂 (ホワイトグレー) グローブメタアクリル支柱 SGP (クロムメッキ) L金具 SPC (ユニクロメッキ)	約0.9kg	¥15,800	¥20,500
	LT(LTW)-100-2	AC 100V	0.06A				約0.9kg	¥18,500	¥23,400
	LT(LTW)-200-2	AC 200V	0.03A				約1kg	¥19,700	¥24,800
3	LT(LTW)-24-3	AC/DC24V	0.4/0.25A	54個		ボディ及び上部カバー ABS樹脂 (ホワイトグレー) グローブメタアクリル支柱 SGP (クロムメッキ) L金具 SPC (ユニクロメッキ)	約0.9kg	¥18,500	¥23,400
	LT(LTW)-100-3	AC 100V	0.075A				約1kg	¥19,700	¥24,800
	LT(LTW)-200-3	AC 200V	0.039A				約1kg	¥19,700	¥24,800

