


Transformadores de intensidad TI tropicalizados

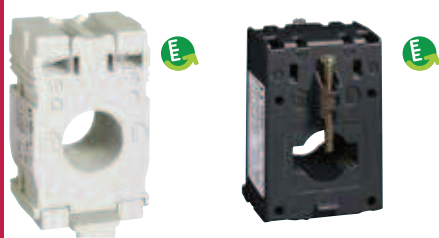

Características comunes a todos los TI

- Corriente de secundario: 5 A.
- Tensión de empleo máx. Ue: 720 V.
- Frecuencia: 50...60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In.
- Conforme Norma IEC 61869-2
- Temperatura de funcionamiento:
- Gama tropicalizada: -25 °C a +60 °C, humedad >95%.
- *Gama tropicalizada: -25 °C a +50 °C, humedad >95%.

Gama	Referencia	Clave	Descripción	Unid. emb.	P.V.R.
CC	METSECT5CC004	A	TI C. DIN 40/5 cables diam 21	1	19,62
	METSECT5CC005	A	TI C. DIN 50/5 cables diam 21	1	19,62
	METSECT5CC006	A	TI C. DIN 60/5 cables diam 21	1	20,25
	METSECT5CC008	A	TI C. DIN 75/5 cables diam 21	1	20,25
	METSECT5CC010	A	TI C. DIN 100/5 cables diam 21	1	20,25
	METSECT5CC013	A	TI C. DIN 125/5 cables diam 21	1	20,25
	METSECT5CC015	A	TI C. DIN 150/5 cables diam 21	1	20,25
	METSECT5CC020	A	TI C. DIN 200/5 cables diam 21	1	20,88
	METSECT5CC025	A	TI C. DIN 250/5 cables diam 21	1	21,00
MA	METSECT5MA015	C	TI DIN 150/5 cabl 27 barr 10x32 15x25	1	28,75
	METSECT5MA020	C	TI DIN 200/5 cabl 27 barr 10x32 15x25	1	28,75
	METSECT5MA025	B	TI DIN 250/5 cabl 27 barr 10x32 15x25	1	29,50
	METSECT5MA030	C	TI DIN 300/5 cabl 27 barr 10x32 15x25	1	31,00
	METSECT5MA040	B	TI DIN 400/5 cabl 27 barr 10x32 15x25	1	32,25
MB	METSECT5MB025	C	TI DIN 250/5 cabl 26 barr 12x40 15x32	1	22,25
	METSECT5MB030	C	TI DIN 300/5 cabl 26 barr 12x40 15x32	1	24,00
	METSECT5MB040	C	TI DIN 400/5 cabl 26 barr 12x40 15x32	1	24,75
MC	METSECT5MC025	C	TI DIN 250/5 barr 10x40 20x32 25x25	1	75,00
	METSECT5MC030	C	TI DIN 300/5 barr 10x40 20x32 25x25	1	75,00
	METSECT5MC040	C	TI DIN 400/5 barr 10x40 20x32 25x25	1	75,00
	METSECT5MC050	C	TI DIN 500/5 barr 10x40 20x32 25x25	1	77,00
	METSECT5MC060	C	TI DIN 600/5 barr 10x40 20x32 25x25	1	79,00
	METSECT5MC080	C	TI DIN 800/5 barr 10x40 20x32 25x25	1	85,00
MD	METSECT5MD050	C	TIDIN 500/5 cabl d 40 barr 12x50 20x40	1	38,00
	METSECT5MD060	C	TIDIN 600/5 cabl d 40 barr 12x50 20x40	1	39,25
	METSECT5MD080	C	TIDIN 800/5 cabl d 40 barr 12x50 20x40	1	39,25
DA	METSECT5DA020	C	TI 200/5 doble salida barras 32x65	1	40,75
	METSECT5DA025	C	TI 250/5 doble salida barras 32x65	1	40,75
	METSECT5DA030	C	TI 300/5 doble salida barras 32x65	1	40,75
	METSECT5DA040	C	TI 400/5 doble salida barras 32x65	1	40,75
	METSECT5DA050	C	TI 500/5 doble salida barras 32x65	1	43,25
	METSECT5DA060	C	TI 600/5 doble salida barras 32x65	1	43,25
	METSECT5DA080	C	TI 800/5 doble salida barras 32x65	1	44,50
	METSECT5DA100	C	TI 1000/5 doble salida barras 32x65	1	46,25
	METSECT5DA125*	C	TI 1250/5 doble salida barras 32x65	1	49,25
	METSECT5DA150*	C	TI 1500/5 doble salida barras 32x65	1	49,25
DD	METSECT5DD100	C	TI 1000/5 doble salida barras 34x84	1	46,75
	METSECT5DD125*	C	TI 1250/5 doble salida barras 34x84	1	49,00
	METSECT5DD150*	C	TI 1500/5 doble salida barras 34x84	1	50,50
DH	METSECT5DH125*	C	TI 1250/5 doble salida barras 38x102	1	67,50
	METSECT5DH150*	C	TI 1500/5 doble salida barras 38x102	1	68,50
	METSECT5DH200*	C	TI 2000/5 doble salida barras 38x102	1	78,00
DE	METSECT5DE100	B	TI 1000/5 doble salida barras 54x102	1	70,25
	METSECT5DE125*	C	TI 1250/5 doble salida barras 54x102	1	67,50
	METSECT5DE150*	C	TI 1500/5 doble salida barras 54x102	1	68,50
	METSECT5DE200*	C	TI 2000/5 doble salida barras 54x102	1	78,00
DB	METSECT5DB100	C	TI 1000/5 doble salida barras 38x127	1	78,00
	METSECT5DB125*	C	TI 1250/5 doble salida barras 38x127	1	77,90
	METSECT5DB150*	C	TI 1500/5 doble salida barras 38x127	1	78,27
	METSECT5DB200*	C	TI 2000/5 doble salida barras 38x127	1	78,27
	METSECT5DB250*	C	TI 2500/5 doble salida barras 38x127	1	90,89
	METSECT5DB300*	C	TI 3000/5 doble salida barras 38x127	1	96,48
DC	METSECT5DC200*	C	TI 2000/5 doble salida barras 52x127	1	110,00
	METSECT5DC250*	C	TI 2500/5 doble salida barras 52x127	1	130,00
	METSECT5DC300*	C	TI 3000/5 doble salida barras 52x127	1	130,00
	METSECT5DC400*	C	TI 4000/5 doble salida barras 52x127	1	135,00
VV	METSECT5VV500*	C	TI 5000/5 barras 55x165	1	465,00
	METSECT5VV600*	C	TI 6000/5 barras 55x165	1	465,00